


SPPVC-N 樹脂ねじ(H-PVC / 六角ナット)

耐薬品

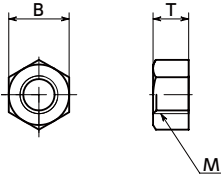

● 材質・仕上げ

RoHS

	SPPVC-N
本体	H-PVC (硬質ポリ塩化ビニル) (グレー)
耐熱温度*1	60℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- 有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない環境でも使用できます。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx
- 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント

単位: mm

品番	M(並目)		B	T	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ			
SPPVC-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.07
SPPVC-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.13
SPPVC-M5-N	M5	0.8	8	4	0.18
SPPVC-M6-N	M6	1	10	5	0.40
SPPVC-M8-N	M8	1.25	13	6.5	0.84
SPPVC-M10-N	M10	1.5	17	8	1.9
SPPVC-M12-N	M12	1.75	19	10	2.8

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPPVC-M5-N

バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
1個から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可