


SFSS フランジ付き六角穴付きボルト



簡単作業 SUS ステンレス

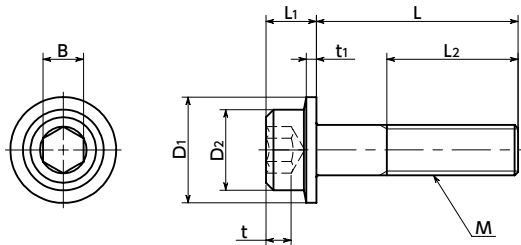

● 材質・仕上げ



| | |
|------|-------------------|
| | SFSS |
| 本体 | SUSXM7 (SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |

- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自動化に最適です。

単位：mm

| 品番 ¹ | M(並目) | | L ² | | | | | | | D1 | D2 | L1 | L2*1 | B | t | t1 | 質量 (g) | 1袋入り数 | |
|-----------------|-------|------|----------------|---|----|----|----|----|----|------|-----|----|-----------|-----|-----|-----|-----------|---------|----|
| | ねじの呼び | ピッチ | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | | | | | | | | | | 30 |
| SFSS-M4 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 - 2.6 | 20 | |
| SFSS-M5 | M5 | 0.8 | | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 11 | 8.5 | 5 | 16 (L=25) | 4 | 2.5 | 1 | 2.9 - 5.2 | 20 | |
| SFSS-M6 | M6 | 1 | | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 4.9 - 7.5 | 20 | |
| SFSS-M8 | M8 | 1.25 | | | | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 11 - 17 | 10 |

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFSS-M6 - 25

¹ ²

| | | | | |
|---------|---------------|---------|---------|------------|
| 1バラ売り | クリーン洗浄・クリーン梱包 | ねじカット | ゆるみ止め | 脱落防止加工 |
| 対応可・別料金 | 対応可・別料金 | 対応可・別料金 | 対応可・別料金 | お問い合わせください |