



VFJ 軸付フランジアイドラー

VFJ

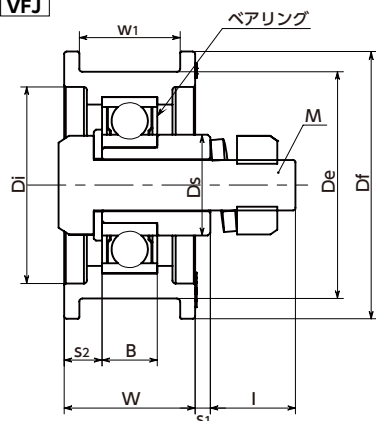

VFJ-W

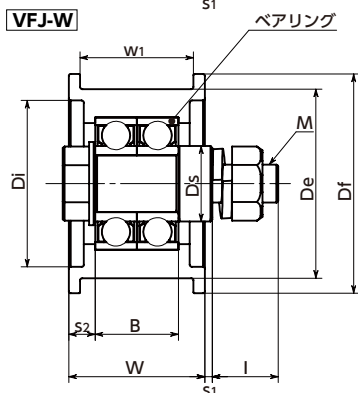

- ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。

- 材質・仕上げ



	VFJ
本体	ガラス繊維強化ナイロン6
ベアリング	スチール ゴムシール
ナット・ばね・座金	スチール 三価クロメート処理
ボルト	スチール
カラー	スチール 四酸化鉄皮膜(黒)

単位: mm

品番 	アイドラー							ベアリング		軸			質量(kg)
	Df	De	Di	Ds	W	w1	s2	呼び番号	B	M	l	s1	
VFJ4520-6202	53	45	39	20	26	20	7.5	6202×1	11	10	16.9	3	0.15
VFJ5030-6202W	58	50	44	20	36	30	7	6202×2	22	10	17.4	2	0.24
VFJ5045-6202W	58	50	44	20	51	45	14.5	6202×2	22	10	19.4	2.5	0.26

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VFJ4520-6202



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可