 
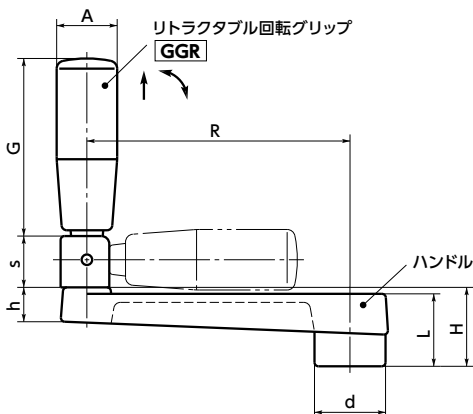
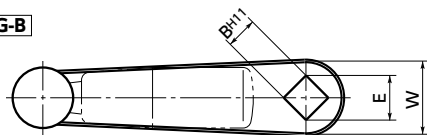


HAG-C**HAG-B****HAG-B****HAG-C**

- 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ **GGR** 付きのクランクハンドル。
- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。②

HAG-C —— 丸穴 (公差: H7)

HAG-B —— 角穴 (公差: H11)

- 材質・仕上げ



HAG	
リトラクタブル回転グリップ GGR	フェノール樹脂 (黒)
ハンドル	AC4B 静電塗装 (つや消し黒)

⚠ 使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

HAG-C 丸穴

単位: mm

品番	R ①	C ③	H	A	s	h	d	L	G	W	質量 (g)
HAG-100-C12	100	12	30	23	19.5	13	27	28	67.5	29	199
HAG-125-C14	125	14	36	23	19.5	14	32	34	67.5	34.5	254
HAG-160-C17	160	17	40	26	19.5	14	35	38	82.5	40	346

HAG-B 角穴

単位: mm

品番	R ①	B*1 ③	E min.*2	H	A	s	h	d	L	G	W	質量 (g)
HAG-100-B12	100	12	16.1	30	23	19.5	13	27	28	67.5	29	199
HAG-125-B14	125	14	18.1	36	23	19.5	14	32	34	67.5	34.5	254
HAG-160-B17	160	17	22.2	40	26	19.5	14	35	38	82.5	40	346

*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。

*2: 面取りE:角穴の角部は面取りをしています。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HAG-100-C 12

商品
記号

①

②

③

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

対応不可

🔒 ゆるみ止め → P. xxxx

対応不可

🔪 レーザ刻印 → P. xxxx

対応可・別料金

🌀 軸穴追加加工 → P. xxxx

対応可・別料金