


HND-H  
垂直方向調整タイプHND-B  
水平方向調整タイプHND-HB  
垂直水平調整タイプ

## ● 材質・仕上げ

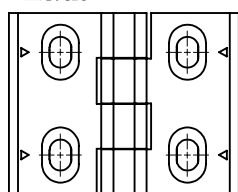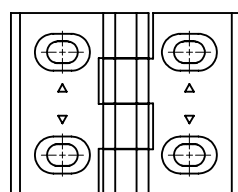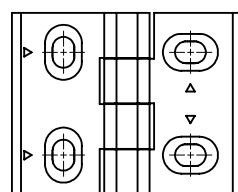


	HND
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
アジャスタブルブッシュ	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ピン	SUS316Ti相当
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7

単位: mm


品番	A	B	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C	d	H	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	G	W	P	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HND-52-40	52	40	30	22	22	4.5	9.5	5.5	6	4	2	0.5	64	M4×12
HND-64-50	64	50	37	27	28	5.5	11.5	6.5	7	6	3	0.75	115	M5×15
HND-76-60	76	60	42	34	33.5	6.5	15	8.5	9	8	4	1	202	M6×20

- 本体とアジャスタブルブッシュに加工されたセレーションの組み合わせにより、取り付け穴の位置ずれを垂直または水平方向に調整可能なヒンジです。

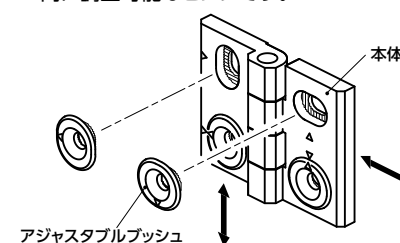

- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
- 取り付け穴の方向に応じて、3種類の調整タイプが選択できます。
  - ② HND-H ———— 4カ所すべて垂直方向に調整可能
  - ② HND-B ———— 4カ所すべて水平方向に調整可能
  - ② HND-HB ———— 片側2カ所は垂直方向、もう片側2カ所は水平方向に調整可能
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
  - ③ HND-SG ———— つや消しシルバー
  - ③ HND-BK ———— つや消し黒
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

## ● 強度

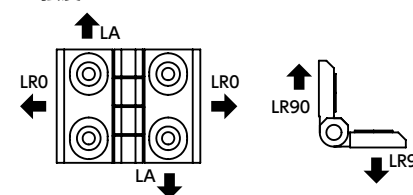


品番	破壊荷重(N)*1		
	LRO	LR90	LRA
HND-52-40	1000	1000	600
HND-64-50	1700	1700	900
HND-76-60	2000	2000	1150

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**HND-76-60-B-BK**

 

**HND-76-60-B-BK-P**



ねじ付属  
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。