



PLXS-S-A4

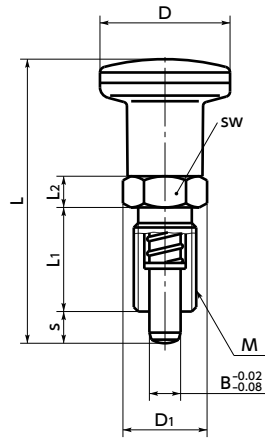

PLXS-SK-A4

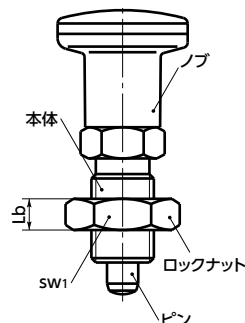

PLXS-SK-A4



PLXS-S-A4

● 材質・仕上げ

	PLXS-S-A4	PLXS-SK-A4
ノブ	SUS316相当 マット調仕上げ または 光沢仕上げ	SUS316相当 マット調仕上げ または 光沢仕上げ
本体	SUS316相当	SUS316相当
ピン	SUS316相当 ニッケルメッキ	SUS316相当 ニッケルメッキ
スプリング	SUS316Ti相当	SUS316Ti相当
ロックナット	-	SUS316相当



PLXS-S-A4 ロックナットなし PLXS-SK-A4 ロックナットつき

品番	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ												
PLXS-4-4-S-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	-	10	-	3.5 / 11	1160	PXCS-8-10-**	20
PLXS-4-6-S-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	-	10	-	3 / 11	1160	PXCS-8-10-**	26
PLXS-5-5-S-A4	5	5	M10	1	18	13.8	45	18	6	-	12	-	3 / 12	1820	PXCS-10-12-**	32
PLXS-5-8-S-A4	5	8	M10	1	18	13.8	48	18	6	-	12	-	3 / 14	1820	PXCS-10-12-**	32
PLXS-6-6-S-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	54	22	6	-	14	-	4.5 / 16	2620	PXCS-12-14-**	55
PLXS-6-9-S-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	57	22	6	-	14	-	4 / 20	2620	PXCS-12-14-**	55
PLXS-8-8-S-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	66	26	8	-	17	-	6 / 23	4660	PXCS-16-17-**	108
PLXS-8-12-S-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	-	17	-	7 / 26	4660	PXCS-16-17-**	140
PLXS-10-12-S-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	-	17	-	7.5 / 32	7280	PXCS-16-17-**	111
PLXS-12-15-S-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	86.5	33	10	-	22	-	9 / 32	10400	PXCS-20-22-**	200
PLXS-4-4-SK-A4	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	3.5 / 11	1160	PXCS-8-10-**	22
PLXS-4-6-SK-A4	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	3 / 11	1160	PXCS-8-10-**	28
PLXS-5-5-SK-A4	5	5	M10	1	18	13.8	45	18	6	5	12	17	3 / 12	1820	PXCS-10-12-**	39
PLXS-5-8-SK-A4	5	8	M10	1	18	13.8	48	18	6	5	12	17	3 / 14	1820	PXCS-10-12-**	37
PLXS-6-6-SK-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	54	22	6	6	14	18	4.5 / 16	2620	PXCS-12-14-**	62
PLXS-6-9-SK-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	57	22	6	6	14	18	4 / 20	2620	PXCS-12-14-**	62
PLXS-8-8-SK-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	66	26	8	8	17	24	6 / 23	4660	PXCS-16-17-**	110
PLXS-8-12-SK-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	8	17	24	7 / 26	4660	PXCS-16-17-**	139
PLXS-10-12-SK-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	70	26	8	8	17	24	7.5 / 32	7280	PXCS-16-17-**	130
PLXS-12-15-SK-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	86.5	33	10	10	22	30	9 / 32	10400	PXCS-20-22-**	203

単位: mm

- SUS316のオールステンレス製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化（ピン径：φ10・φ12を除く）。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- ロックナットの有無が選択できます。


商品記号	ロックナット
PLXS-S-A4	なし*1
PLXS-SK-A4	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。()

- ノブの表面は、マット調仕上げ、光沢仕上げの商品が混在してお手元に届く可能性があります。

マット調仕上げ

光沢仕上げ

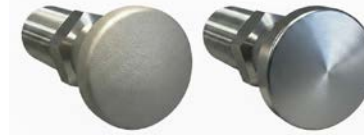

● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー「PXCS」をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLXS-8-12-SK-A4



クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

ゆるみ止め

対応可・別料金

レーザ刻印

対応可・別料金