
 


# PIXH-F インデックスプランジャ用取り付け治具

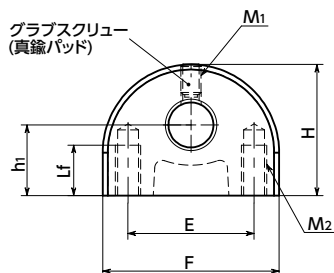

● 材質・仕上げ




	<b>PIXH-F</b>
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒)

- インデックスプランジャ用取り付け治具。
- 取り付け面と平行方向にインデックスプランジャを固定できます。
- 亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
- 止めねじ(黄銅パッドつきグラブスクリュー **SGP-BR**) が付属しています。

単位: mm

品番	M		M1(並目)		M2(並目)		F	H	E	h <sub>1</sub>	t	Lf min.	質量 (g)	
	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ								
<b>PIXH-35-M8-F</b>	M8	1.25	並目	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	10	48
<b>PIXH-35-M8-1-F</b>	M8	1	細目	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	10	48
<b>PIXH-35-M10-F</b>	M10	1.5	並目	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	10	46
<b>PIXH-35-M10-1-F</b>	M10	1	細目	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	10	46
<b>PIXH-35-M12-F</b>	M12	1.75	並目	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	12	44
<b>PIXH-35-M12-1.5-F</b>	M12	1.5	細目	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	12	44
<b>PIXH-47-M16-F</b>	M16	2	並目	M5	0.8	M6	1	47	34	35	18	14	12	90
<b>PIXH-47-M16-1.5-F</b>	M16	1.5	細目	M5	0.8	M6	1	47	34	35	18	14	12	90
<b>PIXH-47-M20-1.5-F</b>	M20	1.5	細目	M5	0.8	M6	1	47	34	35	18	14	12	70

● 使用例

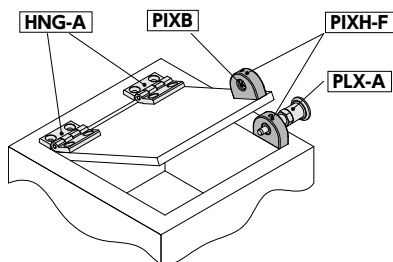

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PIXH-35-M8-1-F



クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ゆるみ止め  
対応不可

レーザ刻印  
対応不可