



## GN131.1 スライダブロック - クロス

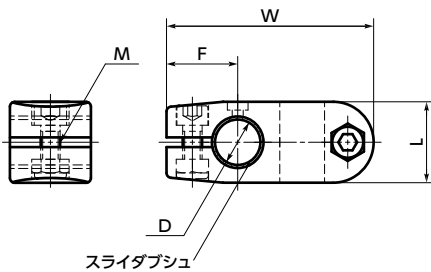

- スライダブロックの取り付け方法  
スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォロアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。

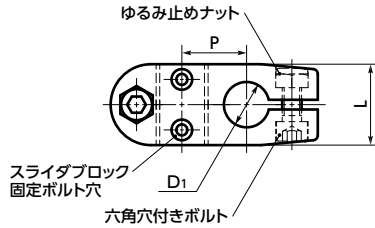

- 外径φ18のアクチュエータとパイプをクロスに連結するスライダブロックです。
- 2種類のタイプがあります。  
**GN131.1-G** —— スライダブッシュつき  
**GN131.1-B** —— スライダブッシュなし  
 スライダブッシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブッシュなしをご使用ください。
- 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。

## ● 材質・仕上げ



	GN131.1-G-1-SW	GN131.1-B-1-SW
本体	AC3A 静電塗装(つや消し黒)	AC3A 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト	SUS304	SUS304
ゆるみ止めナット	SUS304 ポリアミド	SUS304 ポリアミド
スライダブッシュ	PTFE(四ふっ化エチレン)(白) または ガラス繊維強化ナイロン66	
スライダブロック固定ボルト	SUS304	SUS304

単位: mm

品番	D	スライダブッシュ*1	D1	スライダブッシュ	L	W	F	P	M	スライダブロック固定ボルト	質量(g)
GN131.1-G18-B18-1-SW	18	あり	18	なし	25	64	22	20	M6	M3	63
GN131.1-B18-B18-1-SW	18	なし	18	なし	25	64	22	20	M6	M3	66

\*1: スライダブッシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブッシュなしをご使用ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## GN131.1-G18-B18-1-SW



目盛り刻印 → P.xxxx

対応不可