


SSTS ヘキサロビュラ穴付き極低頭ボルト

SUS ステンレス スペース

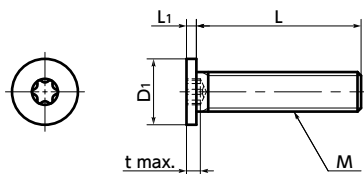

● 用途

機器・装置の省スペース化

● 材質・仕上げ



	SSTS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘキサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取り付け・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。

*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

単位: mm

品番 ①	M(並目)		L ②								D1	L1	適用 レンチ	ヘキサロビュラ 穴の番号 No.	t	最大締めつけ トルク (N・m)	質量 (g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ																
SSTS-M2	M2	0.4	4	5	6	8					4	1.2	SKX-5	5	0.9	0.18	0.11 - 0.19	10
SSTS-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8					5	1.3	SKX-6	6	1	0.36	0.23 - 0.35	10
SSTS-M3	M3	0.5		5	6	8	10				6	1.3	SKX-8	8	1.1	0.65	0.4 - 0.61	10
SSTS-M4	M4	0.7			6	8	10	12			8	1.5	SKX-10	10	1.5	1.5	0.89 - 1.3	10
SSTS-M5	M5	0.8			6	8	10	12	16		9	1.5	SKX-15	15	1.8	3.1	0.73 - 2	10
SSTS-M6	M6	1				8	10	12	16	20	10	1.5	SKX-20	20	2.1	5.3	1.6 - 3.8	10
SSTS-M8	M8	1.25				8	10	12	16	20	13	1.5	SKX-25	25	2.4	12	3 - 6.7	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ**SKX-N** 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ**SKXB** ヘキサロビュラショートビット**SRD** マグネットドライバ

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSTS-M5-12

①

②

1 バラ売り

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金

ねじカット

対応可・別料金

ゆるみ止め

対応可・別料金

脱落防止加工

対応可・別料金