


## SPA-HA 樹脂六角支柱 (RENY)



高強度 軽量 高比強度

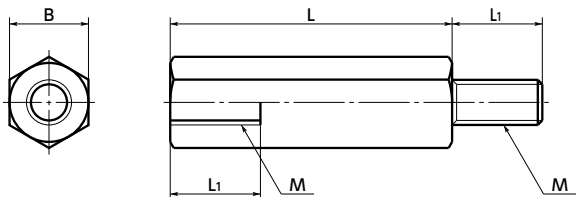

## ● 材質・仕上げ



SPA-HA	
本体	RENY™*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (黒)
耐熱温度*2	105℃

\*1: RENY™は三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。

\*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- RENY™製の六角支柱。
- RENY™は引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスチックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

## ● 用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止  
電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

 
単位: mm

品番 ◀1	M (並目)		L ◀2				B	L1	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	8	10	15	20				
SPA-M3-HA	M3	0.5	8	10	15	20	5.5	6	0.31 - 0.83	10
SPA-M4-HA	M4	0.7	8	10	15	20	6	6	0.49 - 1.3	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SPA-M3-8-HA



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可