


## SPC-Z 樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)



軽量 × 電気絶縁性

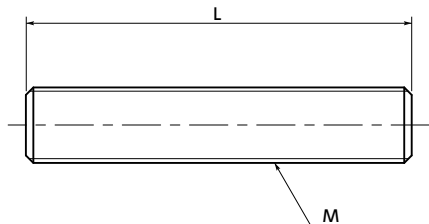

- PC (ポリカーボネート) 製の寸切りボルト。
- PC (ポリカーボネート) はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度\*1 (min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

## ● 用途

電気・電子機器

## ● 材質・仕上げ

RoHS

	SPC-Z
本体	PC (ポリカーボネート) (透明)
耐熱温度*1	115°C

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M (並目)		L	引張破断荷重*1 (N)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ			
SPC-M6-Z	M6	1	300	1136	11
SPC-M8-Z	M8	1.25	300	2088	14
SPC-M10-Z	M10	1.5	300	3363	28
SPC-M12-Z	M12	1.75	300	4953	41

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SPC-M6-Z



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可