



## サービス内容

- ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与します。

### 標準品

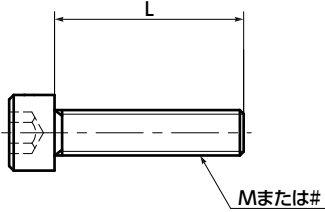

### 脱落防止加工サービス

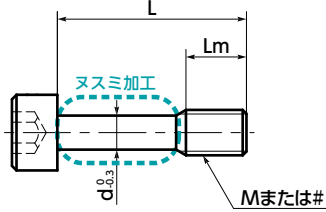

## 対象商品

- e-nedzi.com 商品が対象です。
- 対象商品には各商品ページの最後に **対応可・別料金** の表示があります。

550	570	640	790	860					
620	630	690	870	970	1,040	1,140	1,220	1	

→ P.2145	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	<b>脱落防止加工 → P.2151</b>
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	<b>対応可・別料金</b>

162 | [Info@nbk1560.com](mailto:info@nbk1560.com) | <https://www.nbk1560.com>

- 脱落防止加工済みのねじを標準化しています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済の商品に脱落防止加工サービスをご利用の場合、加工後のクリーン洗浄・クリーン梱包は行いません。
- 脱落防止加工後のクリーン洗浄・クリーン梱包を希望の場合、別途クリーン洗浄・クリーン梱包サービスをご利用ください。

## サービス適用可能L寸法と仕上り寸法

### メートルねじ

単位: mm

ねじの呼び (M)	サービス適用可能L寸法		d	Lm
	min.	max.		
M3	8	16	2.2	4
M4	10	20	3	5
M5	12	25	3.9	6
M6	12	30	4.5	8
M8	16	40	6.3	10
M10	20	50	8	12
M12	20	50	9.7	14

### インチねじ

単位: mm

ねじの呼び (#)	サービス適用可能L寸法 (inch)		d	Lm
	min.	max.		
#4 - 40	5 / 16	5 / 8	1.9	4
#5 - 40	5 / 16	5 / 8	2.2	4
#6 - 32	3 / 8	3 / 4	2.4	5
#8 - 32	3 / 8	3 / 4	3	5
#10 - 24	3 / 8	1	3.4	6
#10 - 32	3 / 8	1	3.7	6
1 / 4 - 20	5 / 8	1 - 1 / 4	4.6	9
1 / 4 - 28	5 / 8	1 - 1 / 4	5	9
5 / 16 - 18	5 / 8	1 - 1 / 2	6	10
3 / 8 - 16	3 / 4	2	7.4	12

## 納期

ねじの呼び (Mまたは#)	数量	納期
M3 - M6 #4 - 1 / 4	1 - 9	実働3日目出荷
	10 - 49	実働5日目出荷
	50 - 99	実働7日目出荷
M8 - M12 5 / 16 - 3 / 8	1 - 9	実働3日目出荷
	10 - 49	実働5日目出荷
	50 - 99	実働7日目出荷

- 価格はNBKウェブサイトをご覧ください。
- 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 例：2日（金曜日）の14：00までにご注文いただいた場合、5日（月曜日）が実働1日目となります。

木	金	土	日	月	火	水
1	2	3	4	5	6	7
	ご注文日 14:00まで	休日	休日	実働 1日目	実働 2日目	実働 3日目

- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

## 品番指定

### SLHS-M8-40-DB

商品品番	加工記号
------	------

商品品番の末尾に **-DB** を追加してください。