


SRGFS-ALK ファイブロブ穴付き皿ボルト (ピンつき / ナイロン溶着つき)

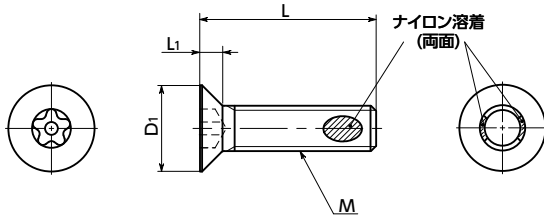

ゆるみ止め いたづら防止 **SUS** ステンレス



● 材質・仕上げ



| | SRGFS-ALK |
|--------|-----------|
| 本体 | SUSXM7 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |

- ナイロン溶着つきのファイブロブ穴付き皿ボルト。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用ビット **SRGB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたづら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

単位：mm

| 品番 | M (並目) | | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 質量 (g) | 1袋入り数 |
|---------------------|--------|-----|-------------------|----|-----|---------|-------------|-------------|-------|
| | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | | |
| SRGFS-M4-ALK | M4 | 0.7 | 10 16 20 | 8 | 2.3 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 1.03 - 1.78 | 10 |
| SRGFS-M5-ALK | M5 | 0.8 | 10 16 25 40 | 10 | 2.8 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 1.73 - 5.27 | 10 |
| SRGFS-M6-ALK | M6 | 1 | 12 16 20 30 40 50 | 12 | 3.4 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 3.04 - 9.63 | 10 |

- 1袋入り数未満でのご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

皿ねじ用の座金 **SWAS-RW** があります。



適用ビット **SRGB** があります。



専用マグネットドライバ **SRD** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRGFS-M5-16-ALK



| | | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
| バラ売り 対応可・別料金 | クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金 | ねじカット 対応不可 | ゆるみ止め 対応不可 | 脱落防止加工 対応不可 |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|