


SRGFS ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)



いたづら防止 SUS ステンレス

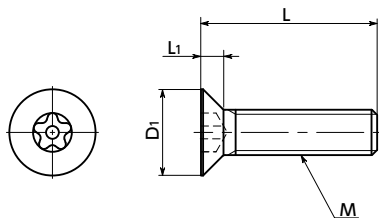

● 材質・仕上げ



	SRGFS
本体	SUSXM7
強度区分	A2-50相当

- 梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついた皿ボルト。装飾用にも適しています。
- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用ビット **SRGB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたづら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

品番 1	M(並目)		L 2							D1	L1	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ													
SRGFS-M4	M4	0.7	10	16	20					8	2.3	SRGB-4	SRD-6.35	1.03 - 1.78	10
SRGFS-M5	M5	0.8	10	16	25	40				10	2.8	SRGB-56	SRD-6.35	1.73 - 5.27	10
SRGFS-M6	M6	1	12	16	20	30	40	50		12	3.4	SRGB-56	SRD-6.35	3.04 - 9.63	10

単位: mm

- 1袋入り数未満でのご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

皿ねじ用の座金 **SWAS-RW** があります。



適用ビット **SRGB** があります。



専用マグネットドライバ **SRD** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRGFS-M5-16**1****2**

1 バラ売り 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカッター 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	脱落防止加工 対応不可
--------------------------	--------------------------	-------------------	------------------	----------------