


SRTS ツーホールなべ小ねじいたずら防止 **SUS** ステンレス

● 材質・仕上げ



	SRTS
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当

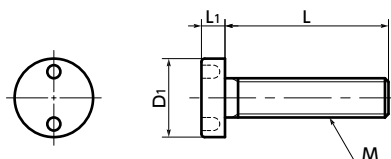

- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用ビット **[SRTB]** と専用マグネットドライバ **[SRD]** を組み合わせてご使用ください。
- シンプルな頭部デザインで、装飾用としても適しています。
- 用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティ対策
安全対策

単位: mm

品番 1	M (並目)		L 2						D ₁	L ₁	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ												
SRTS-M3	M3	0.5	6	8	10				6	1.8	SRTB-4	SRD-6.35	0.66 - 0.82	20
SRTS-M4	M4	0.7			10	12	16		8	2.4	SRTB-8	SRD-6.35	1.7 - 2.2	20
SRTS-M5	M5	0.8				12	16	20	10	3	SRTB-10	SRD-6.35	3.4 - 4.3	20

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

専用ビット **[SRTB]** があります。専用マグネットドライバ **[SRD]** があります。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRTS-M5-16**1****2**

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金