


## VA/VB 変速プーリー - M・A・AX・B・BX・C・CX適用

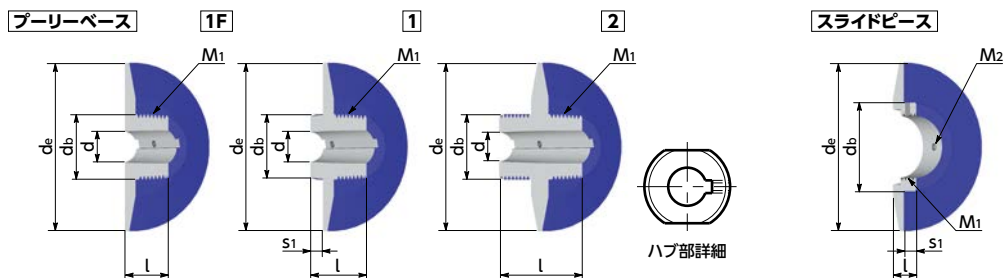

単位: mm

品番 <b>1</b>	外径 de	基準V溝	dp ピッチ円直径 (基準V溝)		組み合わせ ねじ M1	プーリーベース			スライドピース				質量 (kg)	標準軸穴径 <b>2</b> dG7*1	
			max.	min.		形状図番	db	l	s1	db	l	s1			M2
83-VA-1F	83	A	74	50.7	M40	1F	40	40	-	55	23	14	2-M8	0.77	14・19
99-VA-1F	99	A	90	66.7	M40	1F	40	40	-	55	23	14	2-M8	1.01	19・24
109-VA-1F	109	A	100	76.7	M40	1F	40	40	-	55	23	14	2-M8	1.18	14・19・24
124-VA-1F	124	A	115	91.7	M40 (M50)	1F	40 (50)	40	-	55 (70)	23	14	2-M8	1.48	19・24・28
149-VA-1F	149	A	140	116.7	M40 (M50)	1F	40 (50)	40	-	55 (70)	23	14	2-M8	2.07	24・28
99-VA-1	99	A	90	66.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	1.17	19・24
104-VA-1	104	A	95	71.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	1.24	14・19
124-VA-1	124	A	115	91.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	1.64	14・19・24
129-VA-1	129	A	120	96.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	1.74	14・19・24
134-VA-1	134	A	125	101.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	1.86	19・24
144-VA-1	144	A	135	111.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	2.19	19・24
149-VA-1	149	A	140	116.7	M40	1	43	57	17	55	23	14	2-M8	2.23	24
99-VA-2	99	A	90	66.7	M40 (M50)	2	40 (50)	76.5	-	55 (70)	23	14	2-M8	1.93	24・28
124-VA-2	124	A	115	91.7	M40 (M50)	2	40 (50)	76.5	-	55 (70)	23	14	2-M8	2.78	24・28
141-VB-1F	141	B	130	99.3	M50	1F	50	47	-	70	26	15	2-M8	2.17	19・24・28
141-VB-2	141	B	130	99.3	M50 (M64)	2	50 (64)	91	-	70 (90)	26	15	4-M8	4.08	28・38
181-VB-2	181	B	170	139.3	M56 (M64)	2	56 (64)	91	-	80 (90)	26	15	4-M8	6.83	28・38

\*1: **124-VA-1F** **149-VA-1F** **99-VA-2** **124-VA-2** の標準軸穴径が28の場合・**141-VB-2** **181-VB-2** の標準軸穴径が38の場合、組み合わせねじおよびプーリーベース・スライドピースのdb寸法は( )内の数値です。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**104-VA-1-14**

◀1

▶2